 



近接スイッチ CRSMT-8-PS-K-LED-24

部品番号: 525563

FESTO

無接点、PNP、T溝タイプ、ケーブル式、耐酸性仕様

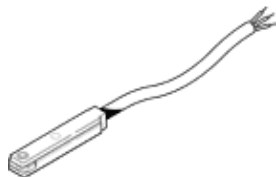

データシート

特長	値
デザイン	T溝用
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 60 °C
出カスイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 (ON)	0.2 ms
応答時間	0.5 ms
スイッチング周波数	1,000 Hz
最大出力電流	100 mA
接点容量 DC	3 W
電圧降下	<= 1.8 V
残存電流	<= 0.1 mA
短絡保護	あり
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル 3芯式
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-O
取付方法	T溝に固定
質量	40 g
Material housing	PP ステンレス
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP68 IP69K
絶縁電圧	500 V
汚染度	3