


# フィールドバスコネクタ FBSD-KL-2X5POL

部品番号: 525635

FESTO

CPVダイレクト用ネジどめ端子 ( 2×5ピン )

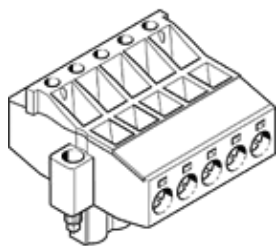

## データシート

特長	値
取付方法	取付穴
取付方向	任意
質量	20 g
配線方式	5ピン/5ピン エルボソケット/ネジ端子
使用電圧範囲 ( DC )	$\leq 24$ V
許容電流負荷	12 A
ターミナル断面図	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP20
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material electrical contact	銅 金メッキ