


# プラスチックチューブ PUN-16X2,5-BL-100

製品番号: 525751

FESTO

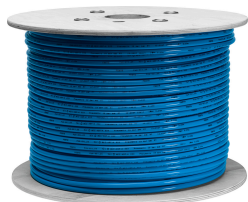

## データシート

| 特徴            | 値  |
|---------------|--|
| 外径            | 16 mm  |
| 流量に応じた曲げ半径    | 88 mm  |
| 内径            | 11 mm  |
| 最小曲げ半径        | 45 mm  |
| 使用に関する注記      | TPE-U エステル系<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free of phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing may get damaged. |
| チューブ特性        | ケーブルペア   |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 000032...101.5 000032   |
| 温度依存性使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032  |
| 認証            | TÜV  |
| 証明書発行機関       | B 013277 0506 00   |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気   |
| 材料の耐火試験       | UL94 HB  |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L   |
| 周囲温度          | -35 -C...60 -C   |
| 長さあたりの製品質量    | 0.1294 000015  |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径16mm用   |
| 色             | 青  |
| ショア硬さ         | D 52 +/-3  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠   |
| 材質: チューブ      | TPE-U(PU)  |