 



# 近接スイッチ SMT-8F-PS-24V-K0,3-M12

部品番号: 525900

FESTO

無接点、PNP出力、タイプ8のセンサ溝付きアクチュエータ用、  
垂直取出しM12プラグ式

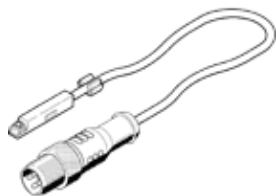

## データシート

特長	値
使用電圧範囲 ( DC )	10 ... 30 V
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	100 mA
ケーブル長さ	0.3 m
配線方式	4ピン ケーブル付プラグ M12x1
デザイン	T溝用
短絡保護	あり
測定原理	磁気抵抗
誤極性保護	全ての電気配線に適用
切換状態表示	黄色LED
応答時間	<= 11 ms
応答時間 ( ON )	<= 0.2 ms
接点容量 DC	3 W
残存電流	<= 0.1 mA
電圧降下	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung)	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
認証	c UL us - Listed (OL)
質量	20 g
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
取付方法	T溝に固定
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	PA
材質 ケーブル皮膜	PUR