 



# 近接スイッチ SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

部品番号: 525907

FESTO

有接点、2線式、タイプ8のセンサ溝付きアクチュエータ用、垂直取出しケーブル式

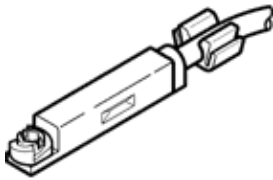

## データシート

特長	値
使用電圧範囲 ( DC )	5 ... 30 V
出力スイッチ	両極性接点 LEDなし
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	100 mA
ケーブル長さ	2.5 m
配線方式	2芯式 ケーブル
デザイン	T溝用
短絡保護	なし
測定原理	リードマグネット
誤極性保護	全ての電気配線に適用
切換状態表示	黄色LED
応答時間	0.05 ms
応答時間 ( ON )	0.6 ms
接点容量 DC	3 W
電圧降下	3.5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätsbescheinigung)	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
締付トルク	0.6 Nm
質量	27 g
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
取付方法	T溝に固定
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	PA
材質 ケーブル皮膜	PUR