

 

近接スイッチ

SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

部品番号: 525911

FESTO

無接点、PNP出力、ノーマルクローズ、タイプ8のセンサ溝付き
アクチュエータ用、取付金具なし、垂直取出しケーブル式

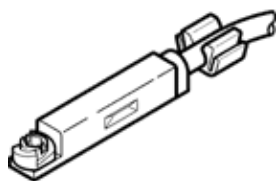

データシート

特長	値
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点
最大出力電流	100 mA
ケーブル長さ	7.5 m
配線方式	3芯式 ケーブル
デザイン	T溝用
短絡保護	あり
測定原理	磁気抵抗
誤極性保護	全ての電気配線に適用
切換状態表示	黄色LED
応答時間	11 ms
応答時間 (ON)	0.5 ms
接点容量 DC	3 W
残存電流	0.1 mA
電圧降下	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätsbescheinigung)	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
締付トルク	0.6 Nm
質量	90 g
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
取付方法	T溝に固定
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	PA
材質 ケーブル皮膜	PUR