


真空サクシヨンカップ ESV-50-BT

部品番号: 526007

FESTO

装着部、容易に取り外し可

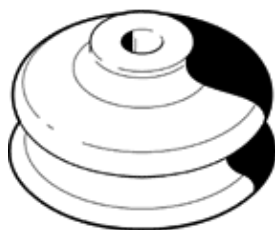

データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	10 mm
最小ワークピース半径	40 mm
真空パッド径	50 mm
真空容量	17.6 cm ³
取付方向	任意
構造	ベロ一形
真空パッドの形状	丸型、ベロ一1.5段
使用圧力	-0.95 ... 0 bar -0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	100 N
公称作動圧力の保持力	100 N
使用圧力時の横荷重	39 N
質量	16.2 g
取付方法	真空ポートから
色	赤/茶
シヨア硬度	72 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	Vulkollan®