

# レギュレータ LR-N1/8-D-O-7-MICRO

部品番号: 526266

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (配管ネジ)、圧力計なし

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

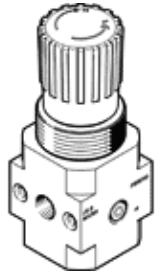

## データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	任意
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
標準流量	450 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	100 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	1/8 NPT
エア接続ポート 2	1/8 NPT
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material membrane	NBR