

レギュレータ LR-QS4-D-O-7-MICRO

部品番号: 526270

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ワンタッチコネクタ付サブベース、圧力計なし

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

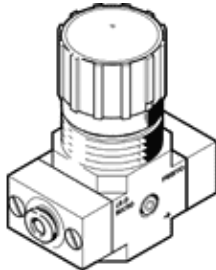

データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ
制御機能	2次側排気による
圧力計	M5 あり
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	100 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	QS-4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material membrane	NBR