

 

圧力計 MA-27-10-M5

部品番号: 526323
廃番予定品

FESTO

表示単位: bar

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

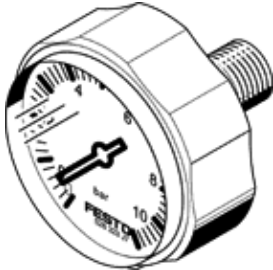

データシート

特長	値
表示単位[bar]	0 ... 10 bar
呼び寸法 圧力計	27
構造	ブルドン管式圧力計
取付方法	ライン設備
作動流体	不活性ガス 中性流体
使用圧力	0 ... 10 bar
有効負荷係数	0.66
測定精度クラス	4
保護仕様	IP43
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
材質	RoHS対応
ポート位置	後方中央
接続ポート径	M5
流体接触部の材質	真鍮
Material of threaded plug	真鍮
Material housing	PA
Material screen	PS
ハウジングカラー	黒
質量	11 g
作動/パイロット流体に注意	アセチレン不使用 酸素不使用