 



近接スイッチ SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

部品番号: 526672

FESTO

有接点、2線式、タイプ10のセンサ溝付きアクチュエータ用、垂直
直出しケーブル式

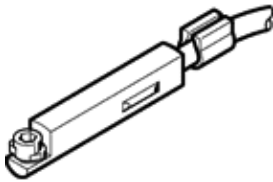

データシート

特長	値
デザイン	外周溝用
適合または準拠規格	DIN EN 60947-5-2
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-20 ... 60 °C
出力スイッチ	両極性接点 LEDなし
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 (ON)	<= 0.6 ms
応答時間	<= 0.05 ms
スイッチング周波数	800 Hz
最大出力電流	100 mA
接点容量 AC	3 VA
接点容量 DC	3 W
電圧降下	<= 4.5 V
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
使用電圧範囲 (AC)	5 ... 30 V
使用電圧範囲 (DC)	5 ... 30 V
誤極性保護	なし
配線方式	ケーブル 2芯式
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブル長さ	2.5 m
材質 ケーブル皮膜	PUR
取付方法	T溝に固定 クリップイン
締付トルク	0.2 Nm
質量	18 g
材質ハウジング	PPS ステンレス
切換状態表示	黄色LED
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67
絶縁電圧	50 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3