


# サーボモータ MTR-AC-100-3S-AA

部品番号: 526731

FESTO

減速機、ブレーキなし

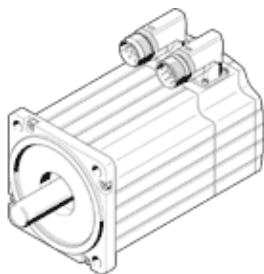

## データシート

特長	値
回転位置センサ	レゾルバ
温度モニタ	PTC抵抗
最高速度	5,320 1/min
標準回転数	4,300 1/min
連続停止電流	6.7 A
保護仕様	F
モータの一定性	0.711 Nm/A
消費電力 モータ	1,417 W
公称電圧	325 V
公称電流	5 A
波高電流	20 A
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
保管温度	-10 ... 60 °C
相対湿度	max.90%
保護仕様	IP54
周囲温度	-40 ... 40 °C
認証	c UL us - Recognized (OL)
総出力慣性モーメント	2.6 kgcm <sup>2</sup>
回転負荷モーメント	2.6 kgcm <sup>2</sup>
標準回転トルク	3.53 Nm
波高回転トルク	12.2 Nm
停止時トルク	4.74 Nm
軸方向の軸負荷	150 N
半径方向の軸負荷	300 N
質量	4,680 g
配線システム	プラグ