 



# クランピングユニット

KEC-20

部品番号: 527493

FESTO

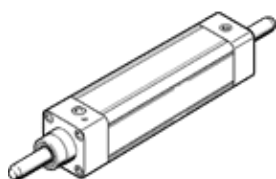

## データシート

| 特長                  | 値                             |
|---------------------|-------------------------------|
| 取付方向                | 任意                            |
| 移動方向に対するクランプ方法      | 両端<br>スプリングでクランプし、エアで解除       |
| 使用圧力                | 3.8 ... 10 bar                |
| 最低開放圧力              | 3.8 bar                       |
| クランプ材料の形状: 丸形       | 20 mm                         |
| 作動流体                | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC         | 0 - 腐食ストレスなし                  |
| 周囲温度                | -20 ... 80 °C                 |
| 静的保持力               | 3,200 N                       |
| 質量                  | 4,515 g                       |
| 取付方法                | 雌ネジ<br>アクセサリ                  |
| クランプユニットのリリース用ポート   | G1/4                          |
| 材質                  | RoHS対応                        |
| Material seals      | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| Material spring     | ステンレス                         |
| Material housing    | 鍛造アルミ合金                       |
| Material clamp jaws | 合金鋼                           |
| Material piston     | 鍛造アルミ合金                       |