


プラグ SD-SUB-D-ST25

部品番号: 527522

FESTO

25ピン、マルチピンディストリビュータMPV-E-E/A-M-12、CPX-AB-M12-M8-KL用

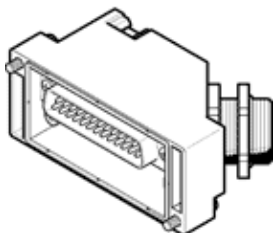

データシート

特長	値
取付方法	取付穴
取付方向	任意
質量	51 g
配線方式	25ピン プラグ Sub-D
使用電圧範囲 (DC)	≤ 250 V
使用電圧範囲 (AC)	≤ 250 V
許容電流負荷	5 A
ケーブルコネクタ	Pg11
ケーブルの最大直径	7 ... 12 mm
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 金メッキ