

# マニホールド搭載形レギュレータ LRB-3/8-D-O-K4-MIDI

 

部品番号: 528990

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

接続キット、サブベース、取付けブラケット ( 2~5台用 ) 付、  
圧力計なし

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

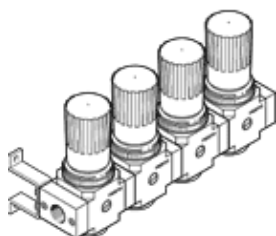

## データシート

| 特長                           | 値                                |
|------------------------------|----------------------------------|
| サイズ                          | MIDI                             |
| シリーズ                         | D                                |
| ロック機構                        | ロック機能付調整ノブ                       |
| 取付方向                         | 任意                               |
| 構造                           | 直動ダイヤフラム式レギュレータ<br>連続エア供給付       |
| 制御機能                         | 2次側圧力の安定<br>始動圧力補正機能<br>2次側排気による |
| 圧力計                          | G1/4追加                           |
| 使用圧力                         | 1 ... 16 bar                     |
| 制御圧力範囲                       | 0.5 ... 12 bar                   |
| 最大ヒステリシス                     | 0.2 bar                          |
| 標準流量                         | 3,200 l/min                      |
| 作動流体                         | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア    |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 出力エアの純度クラス                   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア    |
| 流体温度                         | -10 ... 60 °C                    |
| 周囲温度                         | -10 ... 60 °C                    |
| 質量                           | 3,834 g                          |
| 取付方法                         | アクセサリ                            |
| エア接続ポート 1                    | G3/8                             |
| エア接続ポート 2                    | G3/8                             |
| Material of connecting plate | 亜鉛ダイカスト                          |
| Material control panel       | PA                               |
| Material seals               | NBR                              |
| Material housing             | 亜鉛ダイカスト                          |