


# 測定単位 ASDLP-125- -X

部品番号: 529089

測定ユニットASDLPシリーズはDLPシリンダの溝にクランプして取付けます。このように測定ユニットは既存のシリンダに後付けができます。

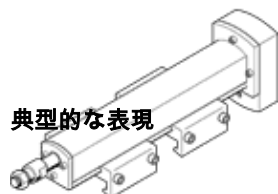

典型的な表現

## データシート

特長	値
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	c T6
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	c 80°C
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
周囲温度	-20 ... 80 °C
最高速度	0.05 m/s
ストローク	50 ... 600 mm
構造	ギア付スピンドル
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 (カバー)	鍛造アルミ合金
材質 (サイドハウジング)	鍛造アルミ合金
材質 (横面)	鍛造アルミ合金
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 (組付けクランプ)	鍛造アルミ合金
材質 (コネクティングロッド)	ステンレス
材質 (ヘアリングシール)	NBR
材質 (ロッドシール)	TPE-U(PU)
直線運動を回転運動に変換	40 ... 120 deg
保護仕様	IP67
耐酸性クラス: CRC	3