


負荷取付金具 FKC-8/12

製品番号: 529350

FESTO

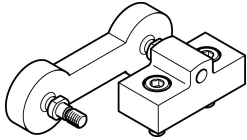

データシート

特徴	値
サイズ	8/12
半径方向の偏差 ±	2.5 mm
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
力方向 +/- 時の短時間の許容負荷	1100 N
力の方向時の長期許容負荷 ±	550 N
製品質量	29.3 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 可動ジョイント	強化 PA
材質 ボールピン	ステンレス
材質 : プレート	鍛造アルミ合金