

 

# レギュレータ MS4-LR-1/4-D7-AS

部品番号: 529419

★ Core product range

最高2次側圧力: 1.2 MPa、圧力計付、ロック機構付調整ノブ、エアの流れ方向: 左→右

FESTO

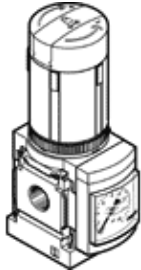

## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向
圧力計	圧力計付
Operating pressure MPa	0.08 ... 1.4 MPa
使用圧力	0.8 ... 14 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.025 MPa
最大ヒステリシス	0.25 bar
Max. pressure hysteresis	3.625 psi
標準流量	1,700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	225 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material control panel	PA POM
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	NBR