 



分配モジュール MS4-FRM-1/8-Z

部品番号: 529562

FESTO

エアの流れ方向：右→左

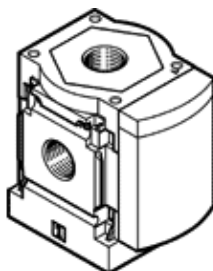

データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 14 bar
1->2の標準流量	1,800 l/min
丈面側の標準流量	1,600 l/min
底面側の標準流量	1,700 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	165 g
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	アルミダイカスト