



レギュレータ

MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD-Z

部品番号: 530336

FESTO

 マニホールド搭載仕様、最高圧力1.2MPa、出力ポート正面 (ワンタッチ継手付)

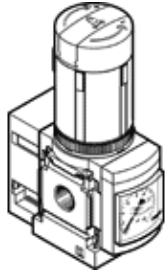

データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ 連続エア供給付
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による
圧力計	圧力計付
使用圧力	0.8 ... 20 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.25 bar
標準流量	800 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	747 g
取付方法	オプション フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	QS-8
材質	RoHS対応
材質 操作部品	POM PA
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ダイヤフラム	NBR