 



# サービスユニットコンビネーション MSB4-1/4:J3D1A1-WP

部品番号: 531105

FESTO

構成部品：フィルタレギュレータ、On-Offバルブ、ソフトスタートバルブ、取付金具。最高2次圧：1.2MPa、5µmフィルタ、圧力計付、レギュレータノブはロック可能、樹脂製ポウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ方向：左→右

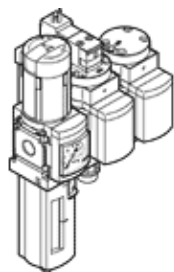

## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン構造	手動回転 スタートバルブ On-Offバルブ フィルタレギュレータ (圧力計付)
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
ポウルガード	樹脂製ポウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	4.5 ... 14 bar
制御圧力範囲	4 ... 12 bar
標準流量	700 l/min
コイル特性	24V DC
作動流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,600 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ポウル	PC