 



サービスユニットコンビネーション MSB4-1/4-FRC8:J4M1

部品番号: 531123

FESTO

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータのコンビネーション
最高2次側圧力1.2MPa、フィルタエレメントサイズ5 μ m、圧力計、ロック機構付
レギュレータノブ、プラスチックガード、オートドレン、流れ方向左->右

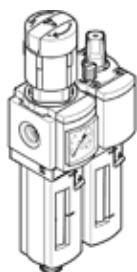

データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ
フィルタエレメントのサイズ	5 μ m
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	1.5 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
標準流量	850 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 $^\circ$ C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:4:-]準拠の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 $^\circ$ C
周囲温度	5 ... 60 $^\circ$ C
質量	500 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	PC