 



近接スイッチ SMT-8-SL-PS-LED-24

部品番号: 531145

FESTO

無接点、PNP出力、タイプ8のセンサ溝付きアクチュエータ用、M8プラグ式

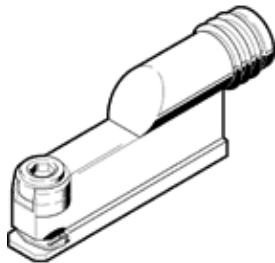

データシート

特長	値
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	200 mA
配線方式	プラグ M8x1 3ピン
デザイン	T溝用
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
短絡保護	あり
測定原理	誘導形
誤極性保護	全ての電気配線に適用
切換状態表示	黄色LED
応答時間	<= 0.5 ms
応答時間 (ON)	<= 0.5 ms
スイッチング周波数	1,000 Hz
絶縁電圧	50 V
接点容量 DC	6 W
残存電流	<= 0.1 mA
電圧降下	<= 1.8 V
過負荷度	可能
汚染度	3
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 70 °C
認証	C-Tick
最大締付トルク	0.2 Nm
質量	5 g
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
出力ポートコネクタ	垂直
取付方法	T溝に固定 インサートタイプ
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 PA ステンレス クロムメッキ