


フィルタ MS6N-LF-3/8-CUM

製品番号: 531539

FESTO

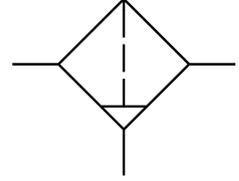

データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	38 cm ³
シエル保護	メタルボウルとして内蔵
作動電圧	0 bar...20 bar
標準公称流量	3000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	820 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質 : フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
材質 セパレーターディスク	POM