
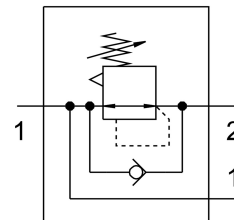


# レギュレータ MS4N-LRB-1/4-D7-A8-AS

製品番号: 531794

FESTO

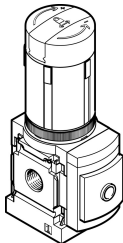

## データシート

| 特徴            | 値                                       |
|---------------|---|
| サイズ           | 4                                       |
| シリーズ          | MS                                      |
| 作動ヒューズ        | 止金具付回転ノブ<br>アクセサリでロック可能                 |
| 取付位置          | 任意                                      |
| 構造            | 直動ダイヤフラム式レギュレータ<br>連続圧力供給機能付            |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>二次排気あり<br>逆電流動作付              |
| 圧カインジケータ      | G1/8準備                                  |
| 作動電圧          | 0.8 bar...14 bar                        |
| 制御圧力範囲        | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大圧カヒステリシス    | 0.25 bar                                |
| 標準公称流量        | 1500 l/min                              |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度          | -10 -C...60 -C                          |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 流体温度          | -10 -C...60 -C                          |
| 周囲温度          | -10 -C...60 -C                          |
| 製品質量          | 222 g                                   |
| 取付方法          | オプション：<br>フロントパネル取付<br>インライン<br>アクセサリ付  |
| エア接続ポート 1     | 1/4 NPT                                 |
| 空気圧接続 2       | NPT1/4                                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                  |

| 特徴       | 値         |
|----------|-----------|
| 材質 サブベース | アルミダイキャスト |
| 操作部品材質   | PA<br>POM |
| 材質 シール   | NBR       |
| 材質 ハウジング | アルミダイキャスト |
| 材質 メンブレン | NBR       |