

 

真空エジェクタ

VN-07-M-I3-PQ2-VQ2-A

部品番号: 532634

FESTO

真空破壊機能付、インライン形、高真空タイプ、14mm幅、ワンタッチコネクタ付

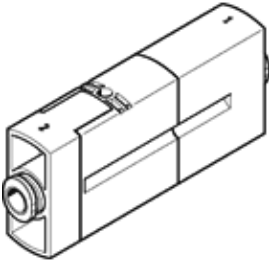

データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.7 mm
スクリーンサイズ	14.5 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	Inline 高真空
内蔵機能	エジェクタパルスバルブ、空気圧
構造	ストレート形
最大吸込流量時の使用圧力	2 bar
使用圧力	1 ... 8 bar
最高真空圧時の使用圧力	4.3 bar
最大真空圧力	93 %
使用圧力	6 bar
最大吸込流量	16.6 l/min
呼び圧力での加圧時間	1.69 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス：CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
推奨洗浄方法	石鹼の泡
呼び使用圧力での騒音レベル	75 dB(A)
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	41 g
取付方法	ライン設備
エア接続ポート 1	QS-6
真空接続ポート	QS-6
Material of connecting thread	アルミ合金アルマイト処理
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	強化PA 強化POM
Material screws	鋼
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金
Material fitting	真鍮 ニッケルメッキ