


ワンタッチティーコネクタ QBMT-M5-1/8-U-M

部品番号: 533247

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角

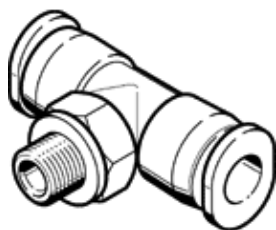

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	0.098 "
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
デザイン	T形
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	0 ... 60 °C
締め付けトルク	0.5 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	0.173 oz
取付方法	External hexagon A/F 8
エア接続ポート 1	M5 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 1/8"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	ステンレス