


コントロールユニット FED-50

部品番号: 533531

FESTO

ディスプレイとPLCシステム連結のLCDパネルディスプレイ、4つのファンクションキー付

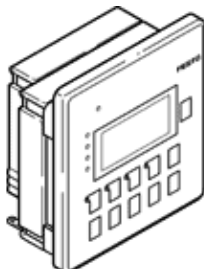

データシート

特長	値
深さ	53 mm
高さ	109 mm
長さ	149 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	5 mm
ユーザメモリ	512 kByte
ユーザLED数	5
ファンクションキー数	4
システムキー数	7
リアルタイム	あり
イベントリスト	256
レシビメモリ	16 Kilobyte
アラーム	1,024
リアルタイム (時差)	130s / 月
システムLED数	4
表示	モノクロLCD 間接照明付
表示タイプ	4x20配列 バックライトLCD
ディスプレイサイズ	4x20配列
バッテリーバックアップ	3V/270mA (リチウム)
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
表示解像度	120x32 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	0,25 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	RCM Mark
質量	1,000 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
PCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
プログラミングインタフェース	9,6 - 38,4 kBd
PLCインタフェース	15ピン RS232 プラグ

特長	値
	Sub-D
Ethernetインタフェース	オプション 10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	FEDデザイナー6.06以上
EU外での防爆認証	NEC 500 Class I, Div. 2