


# ワンタッチコネクタ

## QSF-F-G1/4-8

部品番号: 533859

FESTO

外形六角、雌ネジ

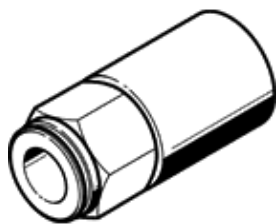

## データシート

| 特長              | 値                             |
|-----------------|-------------------------------|
| サイズ             | 標準                            |
| オリフィス径          | 7 mm                          |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング                        |
| 構造              | 押し引きの原理                       |
| 温度範囲での作動圧力      | -0.95 ... 16 bar              |
| 作動流体            | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意   | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC     | 3                             |
| 食品の安全           | 製造者宣言準拠                       |
| 周囲温度            | 0 ... 150 °C                  |
| 認証              | Germanischer Lloyd            |
| 最大締付トルク         | 15 Nm                         |
| 質量              | 23.2 g                        |
| エア接続ポート 1       | G1/4                          |
| エア接続ポート 2       | 適用チューブ外径: 8mm                 |
| 材質              | RoHS対応                        |
| 材質 ハウジング        | 真鍮<br>ニッケルクロムメッキ              |
| 材質 ネジ付シール       | FPM                           |
| 材質 チューブパッキン     | FPM                           |