 



# サービスユニットコンビネーション MSB4N-1/8-FRC4:J8M1

部品番号: 533969

FESTO

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータのコンビネーション  
最高2次側圧力0.  
7MPa、フィルタエレメントサイズ5µm、圧力計、ロック機構付  
レギュレータノブ、プラスチックガード、オートドレン、流れ方  
向左->右

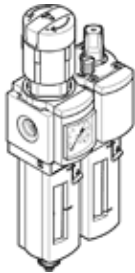

## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	1.5 ... 12 bar
制御圧力範囲	1 ... 7 bar
標準流量	900 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:4:-]準拠の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	500 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	1/8 NPT
エア接続ポート 2	1/8 NPT
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC