


ボールバルブ VAPB-2 1/2-F-25-F07

製品番号: 534310

FESTO

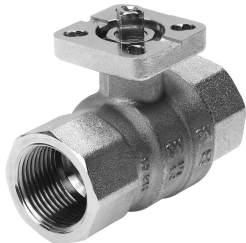

データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp2 1/2

特徴	値
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F07
呼び幅 DN	63
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	25
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	45 Nm
差圧 1MPa(10bar, 145psi)時の起動トルク	33 Nm
規格ベース	ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010[...:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...150 °C
流量 Kv	535 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
マテリアル番号ハウジング	2.0402 CW617N
材質シール	HNBR PTFE
ボール材質	真鍮 硬質クロムめっき
ボールの材質番号	2.0402 CW617N
シャフト材質	真鍮
シャフト材質番号	2.0401 CW614N
製品質量	3100 g
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性