


# スピードコントローラ GRLA-3/8-QB-1/4-U

部品番号: 534664

FESTO

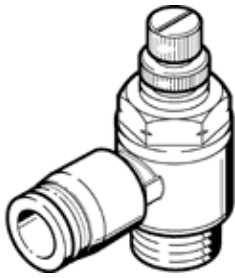

## データシート

| 特長   | 値                             |
|--|-------------------------------|
| バルブ機能  | 排気絞り逆止め機能                     |
| エア接続ポート 1  | QB-1/4                        |
| エア接続ポート 2  | 3/8 NPT                       |
| 操作方法   | 手動操作                          |
| 調整部品   | すりわり付ネジ                       |
| 取付方法   | ネジ穴付き<br>雄ネジ                  |
| 絞り方向時標準流量  | 19.7 cfm                      |
| 自由流れの方向時の標準流量  | 15.2 ... 20.1 cfm             |
| 周囲温度   | 32 ... 140 °F                 |
| 取付方向   | 任意                            |
| 温度範囲での作動圧力   | -13.8 ... 116 Psi             |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 28.1 cfm                      |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 28.1 ... 29.2 cfm             |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意  | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III            |
| 流体温度   | 32 ... 140 °F                 |
| 最大締付トルク  | 16.2 ft-lbf                   |
| 質量   | 2.35 oz                       |
| Material of threaded plug  | 真鍮<br>ニッケルメッキ                 |
| 材質   | RoHS対応                        |
| Material seals   | NBR                           |
| Material hollow bolt   | 真鍮<br>ニッケルメッキ                 |
| Material release ring  | POM                           |
| Material knurled head  | 真鍮<br>ニッケルメッキ                 |
| Material adjusting screw   | 真鍮<br>ニッケルメッキ                 |
| Material swivel fitting  | 強化PBT                         |