


ソフトスタートバルブ MS12N-DE

部品番号: 535039

FESTO

NPTネジ付

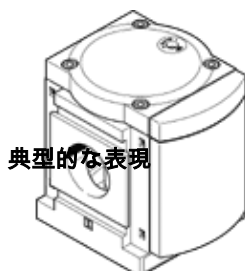

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
排気機能	調整可
操作方法	電気
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
バルブ機能	2/2
切換位置表示	アクセサリ
使用圧力	3 ... 16 bar
標準流量	25,000 ... 42,000 l/min
定格	100 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	3,800 g
信号状態表示	アクセサリ
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト