


# 分岐モジュール MS12N-FRM

製品番号: 535040

FESTO

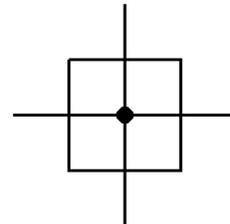

## データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
作動電圧	0 bar...20 bar
主流量の方向1→2の標準流量	25000 l/min...42000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
空気圧接続 4	NPT 1
材質ハウジング	アルミダイキャスト