


ソレノイドコイル MSFW-110AC-K5-M-EX

部品番号: 535624

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

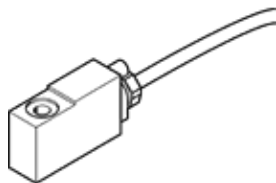

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------|--|
| 取付方向 | 任意 |
| 切換位置表示 | なし |
| 最短ピックアップ時間 | 10 ms |
| 定格 | 100% |
| コイル特性 | 110 V AC: 50/60 Hz, パワー: 4.4 VA |
| 周波数許容公差 | +/- 5 % |
| 許容電圧変動 | +/- 10 % |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ガス防爆 | Ex mb II T5 |
| ATEXカテゴリ 粉塵 | II 2D |
| 粉塵防爆 | Ex tD A21 IP65 T95°C |
| EU外での防爆認証 | EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU) |
| 防爆発火等級 | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| 認証発行部 | PTB 03 ATEX 2098 X |
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | -20 ... 40 °C |
| 質量 | 170 g |
| 配線方式 | ケーブル |
| ケーブル長さ | 5 m |
| 導管定格断面 | 0.75 mm ² |
| 取付方法 | 刻み付ナット |
| 材質 | RoHS対応 |
| ソレノイドコイルの材質 | アルミニウム エポキシ樹脂 銅 鋼 |
| 材質 (コイル) | 銅 |