 



ファインフィルタ MS6N-LFM-1/2-BRM-DA-Z

部品番号: 536856

FESTO

フィルタエレメント1 μ m、プラスチックボウルガード、マニュアルドレン、差圧インジケータ付、流れ方向：右→左

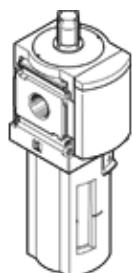

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|------------------------------|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直 $\pm 5^\circ$ |
| フィルタエレメントのサイズ | 1 μ m |
| ろ過度 | 99.99 % |
| ドレン | 手動回転 |
| 構造 | 繊維フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 38 cm ³ |
| ボウルガード | 樹脂製ボウルガード付 |
| 差圧計 | オプトインディケータ |
| 1時側圧力 | 0 ... 20 bar |
| 標準流量 | 850 l/min |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ5 μ m |
| 耐酸性クラス：CRC | 2 |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | 2.7.3 DIN ISO 8573-1準拠 |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 残存量 | 0.5 mg/m ³ |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 600 g |
| 取付方法 | アクセサリ オプション ライン設備 |
| エア接続ポート 1 | NPT1/2-14 |
| エア接続ポート 2 | NPT1/2-14 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 フィルタ | ホウケイ酸ファイバー |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |
| 材質ボウル | PC |