


マイクロフィルタ MS6N-LFM-1/2-ARM-DA-Z

部品番号: 536892

FESTO

フィルタエレメント0.01µm、プラスチックポウルガード、マニュアルドレン、差圧インジケータ付、流れ方向：右→左

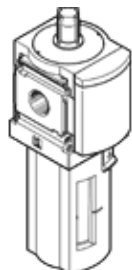

データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ろ過度	99.9999 %
ドレン	手動回転
構造	繊維フィルタ
最高ドレン貯留量	38 cm3
ポウルガード	樹脂製ポウルガード付
差圧計	オプトインディケータ
1時側圧力	0 ... 20 bar
標準流量	480 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ0.1µm
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	1.7.2 DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	-10 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m3
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	600 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/2-14
エア接続ポート 2	NPT1/2-14
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ポウル	PC