


接続プレート VABS-B6-PB-Q

部品番号: 537519

FESTO

外部パイロット用

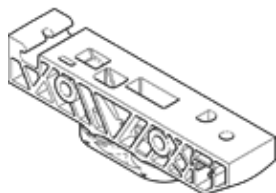

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|---------------------|
| スクリーンサイズ | 21 mm |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| バルブ取付時の最高締め付トルク | 2 Nm |
| 最大締め付けトルク 壁取付 | 3 Nm |
| 質量 | 22 g |
| パイロット接続ポート12 | M5 |
| パイロット接続ポート14 | M5 |
| エア接続ポート 1 | カートリッジ18mm用 |
| エア接続ポート 3 | G1/4 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー RoHS対応 |
| 材質 接続プレート | 強化PA |