

 

拡散式センサ SOEG-RT-M5-NS-K-L

部品番号: 537680
廃番予定品

FESTO

丸形

製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

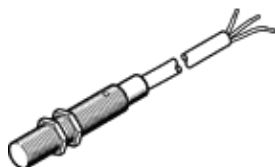

データシート

特長	値
デザイン	丸形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定装置	位置
測定原理	オプトエレクトロニクス
測定方法	反射式光センサ
透過性	赤外線
可動範囲	50 mm
周囲温度	0 ... 55 °C
出力スイッチ	NPN
スイッチング機能	光センサ
スイッチング周波数	250 Hz
最大出力電流	100 mA
電圧降下	≤ 2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	20 %
待機電流	15 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル 3芯式
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
サイズ	M5x0,5
取付方法	ロックナット付
締付トルク	1.5 Nm
質量	35 g
Material housing	ステンレス
Material of union nut	ステンレス
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	0 ... 55 °C
保護仕様	IP67
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大