


真空計 VAM-63-V1/9-R1/4-EN

製品番号: 537814

FESTO

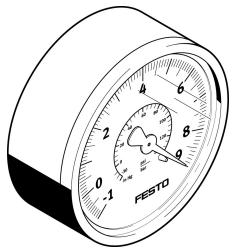

データシート

特徴	値
呼びサイズ 圧力計	63
接続位置	背面中央部
規格ベース	DIN EN 837-1
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
構造	ブルドン管圧力計
表示範囲	-1 bar...9 bar 0 000032...130 000032 -30 inchHg...0 inchHg
スケール	ダブルスケール bar(外側) inHg(内側) / psi(内側)
作動電圧	-1 bar...9 bar
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
係数 長期負荷	0.75
係数 切換負荷	0.66
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	83 g
測定精度クラス	2.5
取付方法	ねじ込み式

特徴	値
空気圧接続	R1/4
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	ABS
覗き窓材質	PS