


接続ケーブル NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

部品番号: 538227

FESTO

VTUBに接続するマルチピンプラグ用、25ピンDサブソケット付

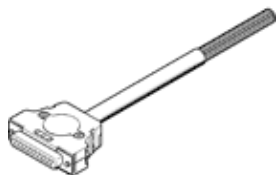

データシート

特長	値
取付方法	4-40 UNC-2B
質量	1,750 g
配線方式1	Dサブソケット、25ピン
配線方式2	リード線、25芯
作動電圧 DC	24 V
ケーブル長さ	10 m
配線特長	標準
最小ケーブル曲半径	105 mm
ケーブル径	10.5 mm
ケーブルの構造	20x0,25+5x0,34
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material of union nut	PA
Material seals	TPE-O