 



フローセンサ SFET-F010-L-WQ6-B-K1

部品番号: 538530

FESTO

流量計

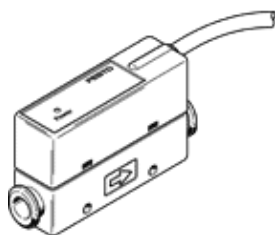

データシート

特長	値
認証	C-Tick
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む
流量範囲初期値	0.1 l/min
流量範囲最終値	1 l/min
使用圧力	-0.7 ... 7 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 窒素
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
応答時間 (ON)	50 ms
アナログ出力	1 - 5 V
リニアリティエラー : FS	5 %
アナログ値FSの再現性	1 %
負荷抵抗	50 kOhm
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 24 V
配線方式	ケーブル
ケーブル長さ	1 m
材質 ケーブル皮膜	PVC
取付方法	取付穴
取付方向	垂直 水平
接続ポート径	QS-6
質量	70 g
材質ハウジング	PA
ディスプレイの状態表示	LED
保護仕様	IP40
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし