

 

# フローセンサ SFET-R0005-L-WQ4-D-K3

部品番号: 538534  
廃番予定品

FESTO

真空用小型流量計

製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

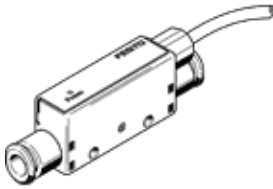

## データシート

特長	値
認証	C-Tick
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む
流量範囲初期値	-0.05 l/min
流量範囲最終値	0.05 l/min
使用圧力	-0.9 ... 2 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 窒素
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
応答時間 ( ON )	5 ms
アナログ出力	1 - 5 V
リニアリティエラー : FS	5 %
アナログ値FSの再現性	1 %
負荷抵抗	> 50 kOhm
使用電圧範囲 ( DC)	12 ... 24 V
配線方式	ケーブル
ケーブル長さ	3 m
Material cable sheath	PVC
取付方法	取付穴
取付方向	垂直 水平
接続ポート径	QS-4
質量	25 g
Material housing	PA
ディスプレイの状態表示	LED
保護仕様	IP40
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし