

 

フローセンサ SFET-R0100-L-WQ4-D-K3

部品番号: 538537
廃番予定品

FESTO

真空用小型流量計

製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

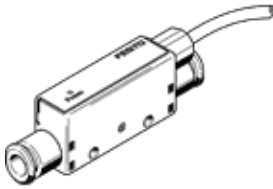

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 認証 | C-Tick |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 |
| 材質 | PWIS質を含む |
| 流量範囲初期値 | -1 l/min |
| 流量範囲最終値 | 1 l/min |
| 使用圧力 | -0.9 ... 2 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア窒素 |
| 流体温度 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度 | 0 ... 50 °C |
| 応答時間 (ON) | 5 ms |
| アナログ出力 | 1 - 5 V |
| リニアリティエラー : FS | 5 % |
| アナログ値FSの再現性 | 1 % |
| 負荷抵抗 | > 50 kOhm |
| 使用電圧範囲 (DC) | 12 ... 24 V |
| 配線方式 | ケーブル |
| ケーブル長さ | 3 m |
| Material cable sheath | PVC |
| 取付方法 | 取付穴 |
| 取付方向 | 垂直 水平 |
| 接続ポート径 | QS-4 |
| 質量 | 25 g |
| Material housing | PA |
| ディスプレイの状態表示 | LED |
| 保護仕様 | IP40 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |