

# 空気圧マルチプレート CPV10-VI-P4-M7-D


部品番号: 538812

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

CPVバルブターミナル

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

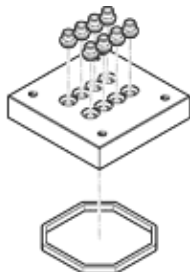

## データシート

| 特長   | 値  |
|--|--|
| CEマーク  | EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions<br>To UK RoHS instructions   |
| EU外での防爆認証                                    | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX) |
| 認証発行部  | IECEX TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X   |
| ATEXカテゴリ ガス                                  | II 2G  |
| ATEXカテゴリ 粉塵                                  | II 2D  |
| ガス防爆   | Ex eb IIC Gb   |
| 粉塵防爆   | Ex tb IIIC Db  |
| 防爆発火等級                                       | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| 耐酸性クラス : CRC                                 | 2 - 腐食ストレスほぼなし   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 質量   | 150 g  |
| 材質   | RoHS対応<br>ハロゲンを含まない<br>Free of copper  |
| Material seals                               | NBR  |
| Material plate                               | 鍛造アルミ合金  |