 



モータケーブル KMTR-DC-SUB-15-M12-2,5

部品番号: 538917
廃番予定品

FESTO

電動スライドテーブルSLTEや電動グリッパをSFC-DCへ接続
製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

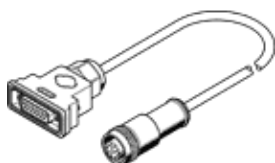

データシート

特長	値
ケーブル識別	アクセサリ
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1 A-coded to EN 61076-2-101
電気接続ポート1, 芯/線数	12
電気接続ポート1, 占有芯/線数	11
電気接続ポート1, 取付方法	ねじロック
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート2, 芯/線数	15
電気接続ポート2, 占有芯/線数	11
電気接続ポート2, 取付方法	2x screw 4-40 UNC-2A
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 24 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
サージの強さ	0.5 kV
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 50 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 80 mm
ケーブル径	8 mm
ケーブルの構造	4x(2x0,14)D+3x0,14 シールド
導管定格断面	0.14 mm ²
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による
ケーブル可動時の周囲温度	-25 ... 70 °C
材質	PWIS質を含む RoHS対応
汚染度	2
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	オレンジ