 



フィルタサイレンサ LFU-1/4

部品番号: 539132

FESTO

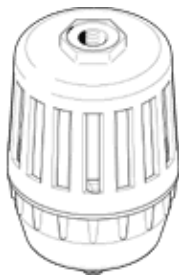

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|-------------------------------|
| サイズ | G1/4 |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| フィルタエレメントのサイズ | 1 µm |
| ドレン | 手動回転 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1.6 MPa |
| 使用圧力 | 0 ... 16 bar |
| Operating pressure | 0 ... 232 psi |
| 大気開放時の流量 | >= 4,000 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| ノイズ低減 | 40dB以下 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 音圧レベル | 78 dB(A) |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 190 g |
| 接続ポート径 | G1/4 |
| Material housing | PP |