


回転ディストリビュータ

GF-1/4-1/8

部品番号: 539291

FESTO

シングル回転継手 (入力ポート1点、出力ポート4点)
推力は初期の高さによって変わります。

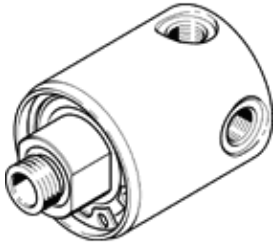

データシート

特長	値
オリフィス径	8 mm
取付方向	任意
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
標準流量1-2.1 (0.6->0Mpa時)	1,730 l/min
標準流量1-2.X開 (0.6->0Mpa時)	4,050 l/min
最高速度	3,000 1/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	Use 5 µm filter when operating with water 給油運転可能
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
最大締め付けトルク	2.8 Nm
締め付けトルク	1.65 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応