


# モータケーブル KMTR-LAC-S50HC-S50HC-5

部品番号: 539490

FESTO

HMEとSFC-LACとの接続用  
2011年廃番予定品

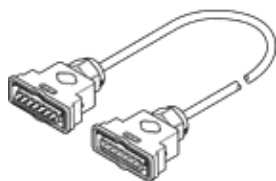

## データシート

特長	値
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	0
保管温度	-25 ... 70 °C
保護仕様	IP54
移動式ケーブルの場合周囲温度	-25 ... 70 °C
周囲温度	-25 ... 70 °C
ケーブルペア使用	あり
ケーブルの構造	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
ケーブル径	15.9 mm
ケーブル長さ	5 m
被膜の色	オレンジ
材質	PWIS質を含む
材質 ケーブル皮膜	PUR