


モータケーブル KMTR-LAC-S50HC-S50HC-10

部品番号: 539491

FESTO

HMEとSFC-LACとの接続用
2011年廃番予定品

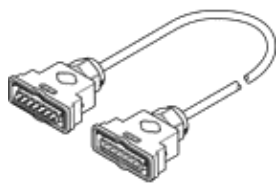

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------|---|
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 |
| 耐酸性クラス: CRC | 0 |
| 保管温度 | -25 ... 70 °C |
| 保護仕様 | IP54 |
| 移動式ケーブルの場合周囲温度 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C |
| ケーブルペア使用 | あり |
| ケーブルの構造 | 7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²) |
| ケーブル径 | 15.9 mm |
| ケーブル長さ | 10 m |
| 被膜の色 | オレンジ |
| 材質 | PWIS質を含む |
| 材質 ケーブル皮膜 | PUR |